


Wkręty samogwintujące z łbem **walcowym** wypukłym z gniazdem krzyżowym **DIN 7981 C-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji**
ST6,3X19MM

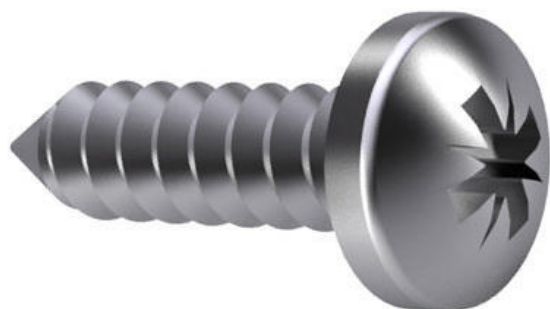

Numer artykułu	26404.063.019
Marka	-
UBB	500687133909
UNSPSC	31161507
Numer EAN	8717077788169
Opakowanie 500	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica (mm)	6.3
Długość (L) (mm)	19
Gniazdo	Pozidriv
Kształt łba	Łeb walcowy wypukły
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint	Samogwintujący

Normy

DIN	7981 C-Z
ASME	B18.6.4
ISO	7049 C-Z
NF	E25-658 C

Specyfikacja techniczna

d_k	12.5
k	4.55
Nr wgłębienia krzyżowego	3
P	1.80

Rysunek techniczny

