



Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal nierdzewna A2 M10X40

Numer artykułu 51230.100.040

Marka -

UBB 952351512712

UNSPSC 31161518

Numer EAN 8715492276421

Opakowanie 100 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	40 mm
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Dog
Gwint	Metryczny
Info	Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.


Normy

NF	E27-182
ISO	4028
BS	4168-4
DIN	915
ASME	B18.3.6M
NEN	2344

Specyfikacja techniczna

d-D	M10
dp(maks.)	7
L (mm)	40
P	1.5
s	5

Rysunek techniczny

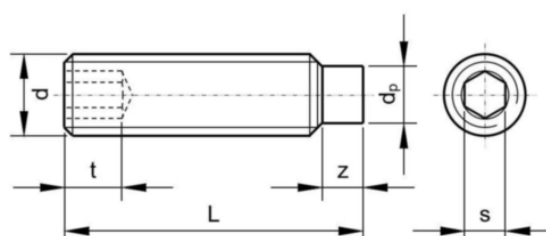

t (min.)	4
z długi (min.)	5
z długi $L \geq$	16
z krótki (min.)	2.5