


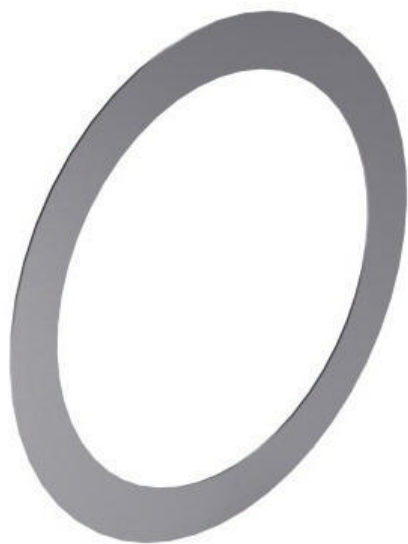

Podkładki dystansowe, grubość $h=0,3\text{MM}$ DIN 988 Stal nierdzewna A2 $h=0,3\text{MM}$ 20X28MM

Numer artykułu	51556.200.028
Marka	-
UBB	500571759652
UNSPSC	31163301
Numer EAN	8715494107907
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	20 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Średnica zewnętrzna	28
Info	$h=0,3\text{MM}$

Normy

DIN	988
-----	-----

Specyfikacja techniczna

d1	20
d1 (maks.)	20.275
d1 (min.)	20.065
d2	28
d2 (maks.)	27.935
d2 (min.)	27.725
D (mm)	20
Grubość	0.3

Rysunek techniczny

