


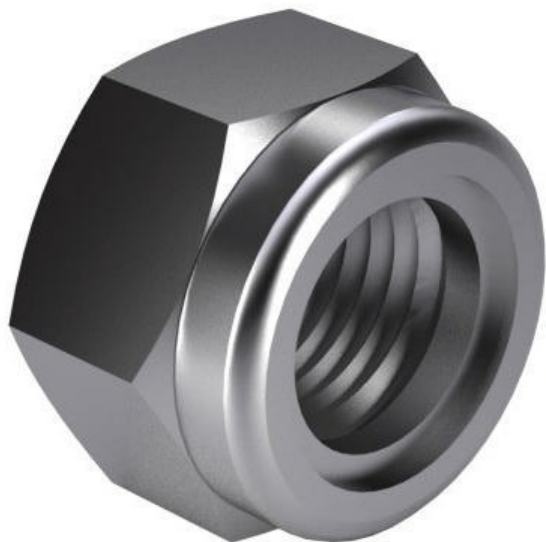

METALFORM

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające z wkładką plastikową, metryczne DIN 985 Stal nierdzewna A2 METALFORM M12

Numer artykułu	51729.120.001
Marka	-
UBB	950355976990
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492307538
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	METALFORM
Gwint	Metryczny

Info

Cechy szczególne METALFORM: To suchy, częściowo widoczny środek smarujący eliminujący możliwość zakleszczenia gwintowanych łączników ze stali nierdzewnej. Oprócz tego współczynnik tarcia jest zmniejszany do bardziej stałej wartości. W

Normy

DIN	985
ISO	≈10511
NF	E25-412

FABORY

przypadku połączeń
śruba/nakrętka,
do zapobiegania
zakleszczeniu
wystarcza
nasmarowanie
nakrętki
METALFORM.Po
nałożeniu
może zostać
łatwo usunięty
przy pomocy
rozpuszczalnika,
więc nie ma
przeciwwskazań
do stosowania
w przemyśle
żywnościowym.

Specyfikacja techniczna

d-D	M12
h	12
P	1.75
s	19

Rysunek techniczny

