



Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal nierdzewna A4 M10X40

Numer artykułu 55230.100.040

Marka -

UBB 500571745131

UNSPSC 31161518

Numer EAN 8715494117838

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	40 mm
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A4
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Dog
Gwint	Metryczny
Info	Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.


Normy

DIN	915
ISO	4028
ASME	B18.3.6M
NEN	2344
NF	E27-182
BS	4168-4

Specyfikacja techniczna

d-D	M10
dp(maks.)	7
L (mm)	40
P	1.5
s	5

Rysunek techniczny

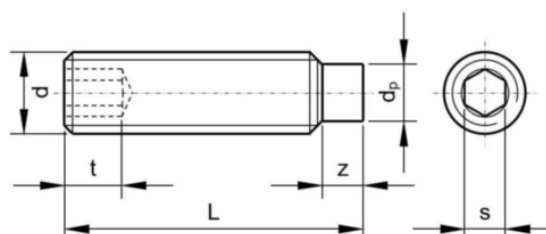

t (min.)	4
z długi (min.)	5
z długi L ≥	16
z krótki (min.)	2.5