



Stal Bez pokrycia 25X50X45MM

Numer artykułu	57807.275.045
Marka	-
UBB	950185031933
UNSPSC	26101765
Numer EAN	8715492878861
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	25 mm
Length	45 mm
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Typ nr.	VP


Info Tulejka typu VP zaprojektowana do kompensowania ruchów skręcających oraz obciążeń osiowych i promieniowych. Składa się z dwóch koncentrycznych rękawów z gumą bezpiecznie umieszczoną między nimi.

Normy

Specyfikacja techniczna

d1	25
d2	50
D (mm)	25
Fa (maks.) w Nm	3800
Fr (maks.) w Nm	9000
i	40

Rysunek techniczny

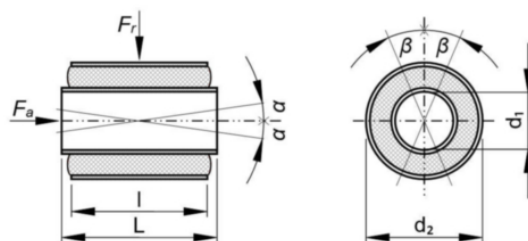

L (mm)	45
α (maks.) wo	8
β (maks.) wo	14

FABORY