


Fischer Kołki do ścian, typ SX/SX-L Plastik Nylon (poliamid) SX SX6

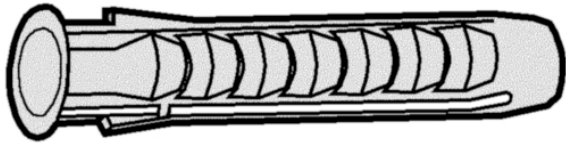

Numer artykułu	63120.060.001
Marka	-
UBB	950372094421
UNSPSC	31162103
Numer EAN	4006209700068
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	6 mm
Kolor	Szare
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ nr.	SX

Normy

Info	Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkrętu, (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej. Zaleca się wzięcie współczynnika bezpieczeństwa ≥ 5 . Przy stosowaniu wkrętów do płyty wiórowej, wartości te należy zmniejszyć o 30%. Z uwagi na możliwe różnice w jakości złącza, wartości te stosują się tylko do operacji montowania w cegle. SX
------	--

Specyfikacja techniczna

Cegła $\geq$ Mz12	0.31
Beton komórkowy $\geq$ G2	0.03
Beton komórkowy $\geq$ G4	0.09
$\varnothing$ wkrętów do płyty wiórowej	4
Beton $\geq$ C20/25	0.7
D (mm)	6
Głębokość wiercenia (min.)	40
Wiertło $\varnothing$	6
Pusta cegła silikatowa KSL12	0.3
L (mm)	30
Cegła silikatowa $\geq$ KS12	0.5
Typ	SX 6
Wentylacja kamienna $\geq$ Hlz12, $\rho \geq 1,0$ kg/dm ³	0.07

Rysunek techniczny

