


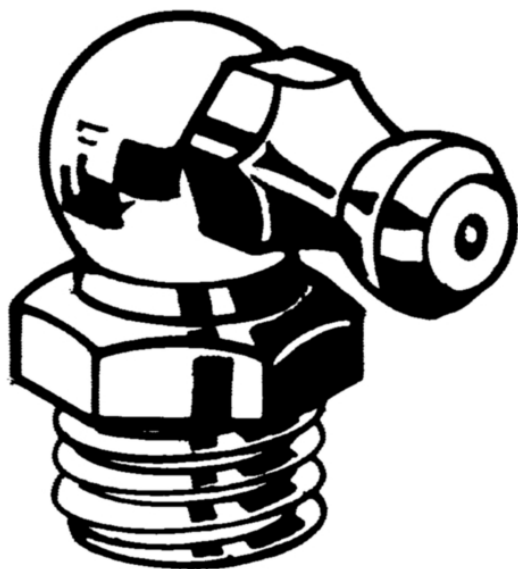

Smarowniczki kulkowe ciśnieniowe z główką stożkową UNF - (A=180°/B=45°/ C=90°) DIN ≈71412 Stal Ocynkowane 1/4-90°

Numer artykułu 72260.063.090

Marka -

UBB 950219005929

UNSPSC 31160000

Numer EAN 8715492914736

Opakowanie 100 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1/4 Inch
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Całowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)

Normy

DIN ≈71412

Specyfikacja techniczna

g 90

Rysunek techniczny

