


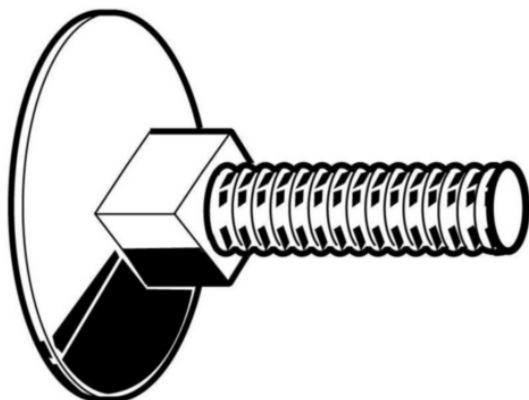

Śruby czerpakowe z łebem stożkowym płaskim **UNC** **ASME B18.5 Carbon steel** **ASTM A307 Bez pokrycia** **Gr.A 1/4-20X1.1/4**

Numer artykułu	U08360.025.0125
Marka	-
UBB	500625930614
UNSPSC	31162400
Numer EAN	8715492863706
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1/4 Inch
Length	1.1/4 Inch
Klasa	Gr.A
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Carbon steel
Materiał techniczny	ASTM A307
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Normy

ASME	B18.5
------	-------

Specyfikacja techniczna

O (max.)	0.28
P (max.)	0.219
A (maks.)	1.008
C	9
H (maks.)	0.098
LT(min.): L6 Inch	1
LT(min.): L≤6 Inch	0.75
TPI	20

Rysunek techniczny

