


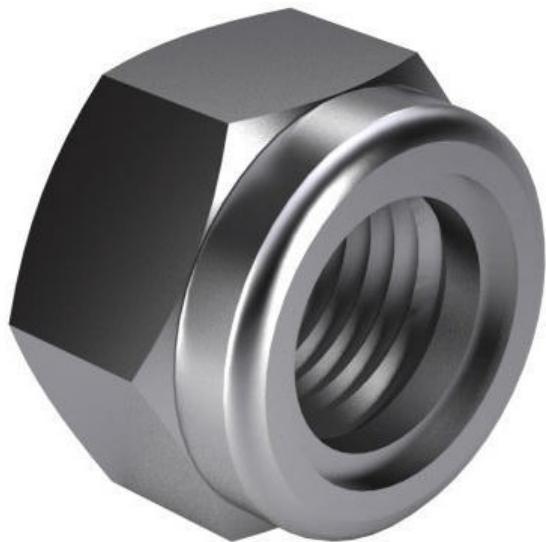

Nakrętki sześciokątne z wkładką nylonową, **UNF typ NM/NE ASME B18.16.6 Stal ASME B18.16.6 Ocynkowane Gr.N2 1/2-20**

Numer artykułu	U12320.050.0002
Marka	-
UBB	500621422731
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8717077381421
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1/2 Inch
Klasa	Gr.N2
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASME B18.16.6
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Całowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Zwoje gwintu na cal	20
Info	W zależności od dostępności wymiary mogą się różnić. Jeżeli podczas zamówienia nie określi się gwintu UNF z 12 zwojami na cal, to dostarczamy typ z 14 zwojami na cal (UNS).

Normy

ASME	B18.16.6
------	----------

A	0.752
C	0.609

FABORY

