


## Śruby z łbem soczewkowym gn UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal nierdzewna A2 (AISI 304/18-8) #12-24X5/8

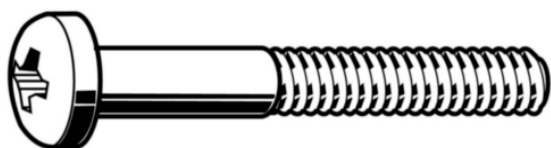

Numer artykułu	U51122.021.0062
Marka	-
UBB	500625008437
UNSPSC	31161504
Numer EAN	8717077794214
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

Średnica	#12
Długość (cale)	5/8
TPI	24
Gniazdo	Phillips
Kształt łba	Łeb walcowy wypukły
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2 (AISI 304/18-8)
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

### Normy

ASME	B18.6.3
------	---------

### Specyfikacja techniczna

A (maks.)	0.425
H (maks.)	0.151
Nr wgłębienia krzyżowego	3
Zwoje gwintu na cal	24

### Rysunek techniczny

