


Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 DIN 931 M30X220

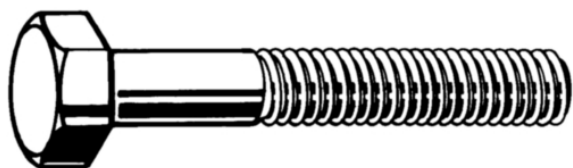

Artigo nr.	01000.300.220
Marca	-
UBB	950351025578
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010582
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Informação complementar	DIN 931
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Diâmetro (d-D)	M30
Comprimento (L) (mm)	220

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	72
b (min.): $L > 200\text{mm}$	85
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	66
k	18.7
P	3.50
s	46

Desenho técnico

