


Parafuso cabeça quadrada com guia curta DIN 479 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M8X35

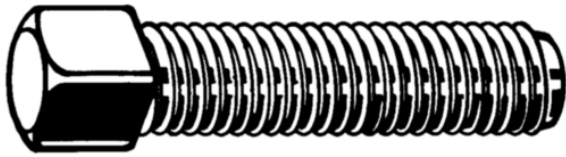

Referência	01030.080.035
Marca	-
UBB	950351118068
UNSPSC	31161612
EAN	8715492017116
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	35 mm
Threaded pitch (P)	1.25
Classe	8.8
Encaixe	Cabeça quadrada
Forma da cabeça	Cabeça quadrada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	479
NF	E25-134

Especificação técnica

d-D	M8
D (mm)	5.5
dp	5.5
k	8
L (mm)	35
P	1.25
s	8
z1	2

Desenho técnico

