


Parafuso cabeça quadrada com guia curta DIN 479 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M12X25

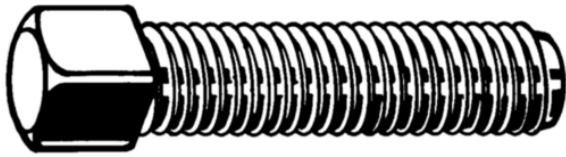

Referência	01030.120.025
Marca	-
UBB	950351119702
UNSPSC	31161612
EAN	8715492017307
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	25 mm
Threaded pitch (P)	1.75
Classe	8.8
Encaixe	Cabeça quadrada
Forma da cabeça	Cabeça quadrada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-134
DIN	479

Especificação técnica

d-D	M12
D (mm)	8.5
dp	8.5
k	12
L (mm)	25
P	1.75
s	13
z1	3

Desenho técnico

