


## Parafuso cabeça quadrada com guia curta DIN 479 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M20X100

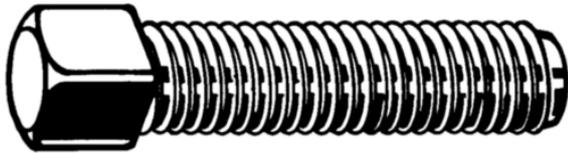

Referência	01030.200.100
Marca	-
UBB	950351122268
UNSPSC	31161612
EAN	8715492017659
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	100 mm
Threaded pitch (P)	2.5
Classe	8.8
Encaixe	Cabeça quadrada
Forma da cabeça	Cabeça quadrada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

### Normas

NF	E25-134
DIN	479

### Especificação técnica

d-D	M20
D (mm)	15
dp	15
k	20
L (mm)	100
P	2.5
s	22
z1	5

### Desenho técnico

