


Parafuso cabeça quadrada com guia curta DIN 479 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M24X90

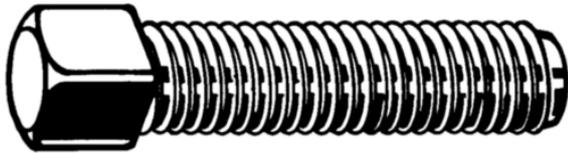

Referência	01030.240.090
Marca	-
UBB	950351985060
UNSPSC	31161612
EAN	8715492017710
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	90 mm
Threaded pitch (P)	3
Classe	8.8
Encaixe	Cabeça quadrada
Forma da cabeça	Cabeça quadrada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	479
NF	E25-134

Especificação técnica

d-D	M24
D (mm)	18
dp	18
k	22
L (mm)	90
P	3
s	24
z1	6

Desenho técnico

