


Parafuso cabeça de embeber arreigada quadrada pequena DIN ≈608 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M10X45

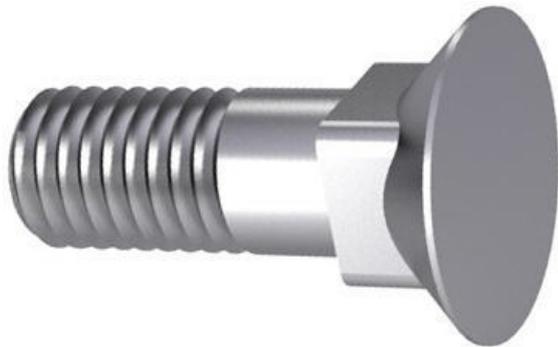

Referência	01036.100.045
Marca	-
UBB	500644987157
UNSPSC	31161612
EAN	8717077048362
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	45 mm
Classe	8.8
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	≈608
-----	------

Especificação técnica

b (min.)	26
d-D	M10
dk (max.)	19.65
L (mm)	45
P	1.5
fn (max.)	8.45
v (max.)	10.58

Desenho técnico

