


Parafuso cabeça de embeber arreigada quadrada pequena DIN ≈608 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M12X40

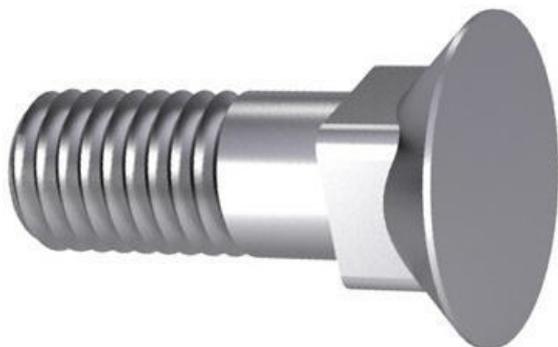

Referência	01036.120.040
Marca	-
UBB	951351989508
UNSPSC	31161612
EAN	8715492017932
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	40 mm
Classe	8.8
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	≈608
-----	------

Especificação técnica

b (min.)	30
d-D	M12
dk (max.)	24.65
L (mm)	40
P	1.75
fn (max.)	11.05
v (max.)	12.7

Desenho técnico

