

Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M12X35X15,7

Referência	01040.120.035
Marca	-
UBB	950351992496
UNSPSC	31161620
EAN	8715492018151
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	35 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica


Normas

DIN	609
-----	-----

Especificação técnica

b:50mmL≤150mm	22.5
b (min.): L150mm	27.5
b:L≤50mm	20.5
d-D	M12
ds (k6)	13
k	7.5
L (mm)	35
Lg (max.)	15.7
P	1.75
s	18

Desenho técnico

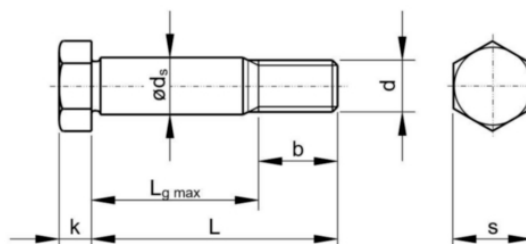

Tolerância de furo $\varnothing$ H7

FABORY