

Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M20X70X40,7



Referência	01041.200.070
Marca	-
UBB	500647901379
UNSPSC	31161620
EAN	8717077280229
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	70 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.


Normas

DIN	609
-----	-----

Especificação técnica

b:50mmL≤150mm	30.5
b (min.): L150mm	35.5
b:L≤50mm	28.5
d-D	M20
ds (k6)	21

Desenho técnico

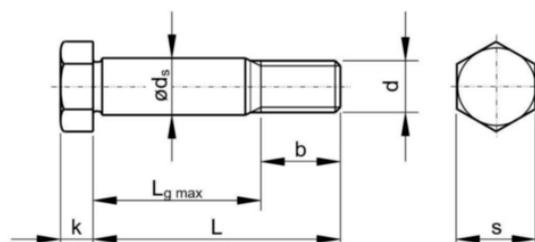

k	12.5
L (mm)	70
Lg (max.)	40.7
P	2.5
s	30
Tolerância de furo \varnothing	H7