


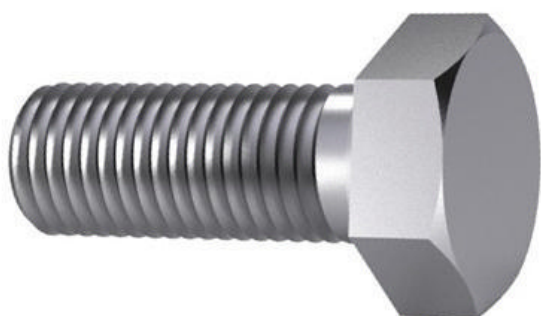

## Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M8X1,00X90

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 01070.080.090             |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 500644991928              |
| UNSPSC     | 31161620                  |
| EAN        | 8717077048843             |
| Emb. de 50 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Diâmetro         | M8                           |
| Comprimento      | 90 mm                        |
| Classe           | 8.8                          |
| Encaixe          | Sextavado                    |
| Forma da cabeça  | Cabeça sextavada             |
| Material         | Aço                          |
| Direção da rosca | Direita                      |
| Tratamento sup.  | Sem tratamento de superfície |
| Rosca            | Métrica fina                 |

### Normas

|     |         |
|-----|---------|
| ISO | 8676    |
| NF  | E25-151 |
| DIN | 961     |
| NEN | 1568    |

### Especificação técnica

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M8  |
| k      | 5.3 |
| L (mm) | 90  |
| P      | 1   |
| s      | 13  |

### Desenho técnico

