


Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M8X90

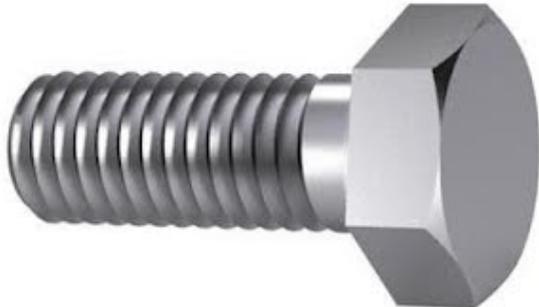

| | |
|-------------|---------------------------|
| Referência | 01210.080.090 |
| Marca | - |
| UBB | 950351068719 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492030160 |
| Emb. de 100 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|------------------|------------------|
| Diâmetro | M8 |
| Comprimento | 90 mm |
| Classe | 8.8 |
| Encaixe | Sextavado |
| Forma da cabeça | Cabeça sextavada |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Direita |
| Tratamento sup. | Zincado |
| Rosca | Métrica |

Normas

| | |
|------|------------|
| ISO | 4017 |
| DIN | 933 |
| NEN | 1568 |
| NF | E25-114 |
| ASME | B18.2.3.1M |

Especificação técnica

Desenho técnico

