


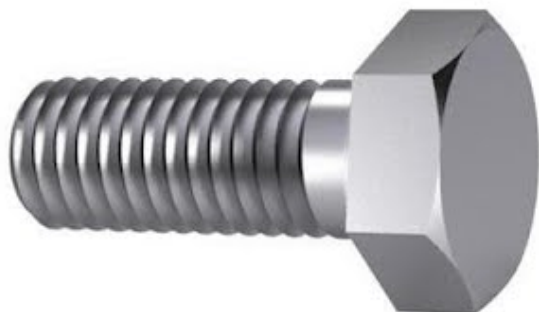

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M20X200

Referência	01210.200.200
Marca	-
UBB	950351080599
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031792
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	200 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Especificação técnica

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	200
P	2.5
s	30

Desenho técnico

