


## Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Zincado 8.8 M24X55

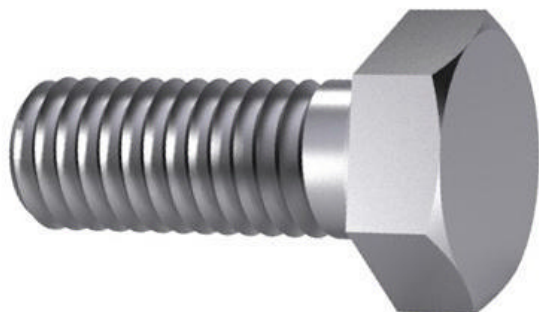

Artigo nr.	01210.240.055
Marca	-
UBB	950351081746
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031938
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M24
Comprimento (L) (mm)	55
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

### Especificação técnica

k	15
P	3
s	36

### Desenho técnico

