


Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M30X65

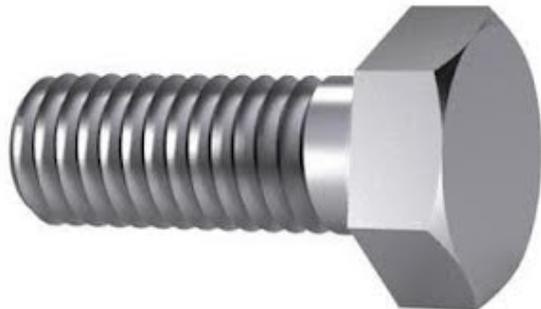

Referência	01210.300.065
Marca	-
UBB	500621732782
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503884
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	65 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Especificação técnica

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	65
P	3.5
s	46

Desenho técnico

