


Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Zincado 8.8 M36X70

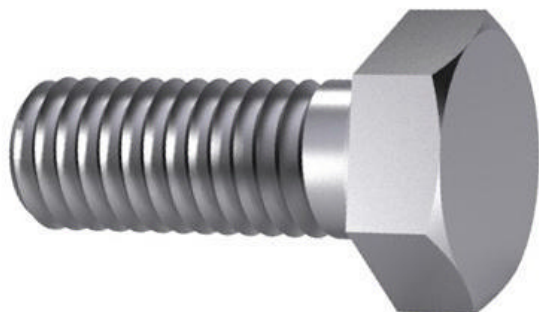

Artigo nr.	01210.360.070
Marca	-
UBB	500621733285
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503938
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M36
Comprimento (L) (mm)	70
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Especificação técnica

k	22.5
P	4
s	55

Desenho técnico

