


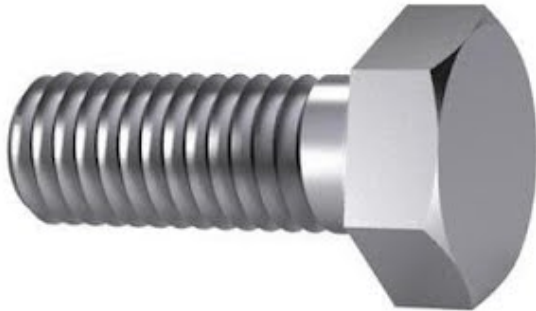

## Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M36X100

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 01210.360.100             |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 950351085473              |
| UNSPSC     | 31161620                  |
| EAN        | 8715492032447             |
| Emb. de 5  | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Diâmetro         | M36              |
| Comprimento      | 100 mm           |
| Classe           | 8.8              |
| Encaixe          | Sextavado        |
| Forma da cabeça  | Cabeça sextavada |
| Material         | Aço              |
| Direção da rosca | Direita          |
| Tratamento sup.  | Zincado          |
| Rosca            | Métrica          |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1568       |
| DIN  | 933        |
| ISO  | 4017       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-114    |

### Especificação técnica

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M36  |
| k      | 22.5 |
| L (mm) | 100  |
| P      | 4    |
| s      | 55   |

### Desenho técnico

