


## Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Zincado 8.8 M36X110

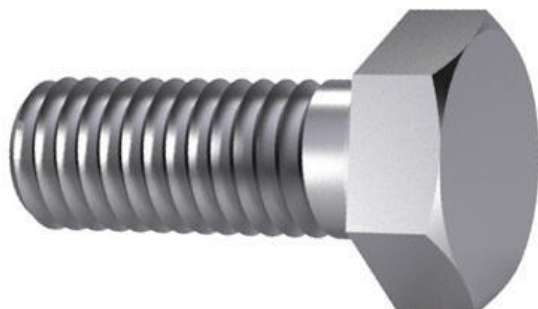

Artigo nr.	01210.360.110
Marca	-
UBB	950351925827
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032454
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M36
Comprimento (L) (mm)	110
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

### Especificação técnica

k	22.5
P	4
s	55

### Desenho técnico

