


Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Zincado 8.8 M36X140

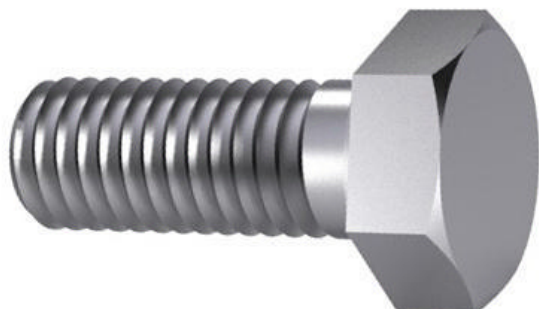

Artigo nr.	01210.360.140
Marca	-
UBB	950351085622
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032478
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M36
Comprimento (L) (mm)	140
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Especificação técnica

k	22.5
P	4
s	55

Desenho técnico

