


Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 10.9 M18X60

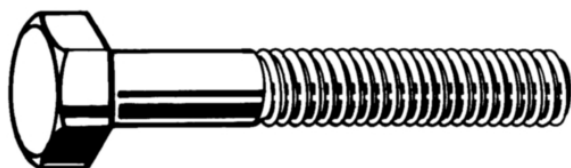

Artigo nr.	04104.180.060
Marca	-
UBB	500614316858
UNSPSC	31161620
EAN	8715494454551
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M18
Comprimento (L) (mm)	60
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.


Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	48
s	27
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	42
k	11.5
P	2.50

Desenho técnico

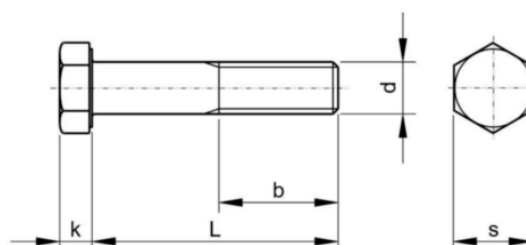

b (min.): L>200mm 61

