

Parafuso cabeça quadrada com colar DIN 478 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M10X50



Referência	04148.100.050
Marca	-
UBB	500650808925
UNSPSC	31162400
EAN	8717077295353
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	50 mm
Classe	10.9
Encaixe	Quadrada
Forma da cabeça	Cabeça quadrada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.


Normas

DIN	478
-----	-----

Especificação técnica

b	26
c	3
d-D	M10
dc	16.5
k	13

Desenho técnico

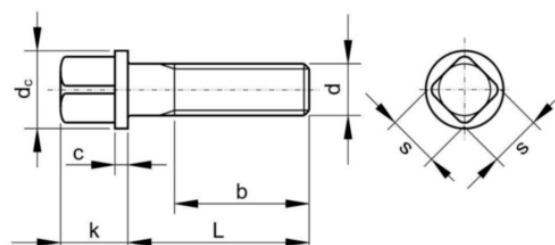

L (mm)	50
P	1.5
s	10