



Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 960 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M20X1,50X65

Referência	04161.200.065
Marca	-
UBB	500644712092
UNSPSC	31161620
EAN	8717077019751
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	65 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica extra fina

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.


Normas

ISO	8765
NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L \geq 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5

Desenho técnico

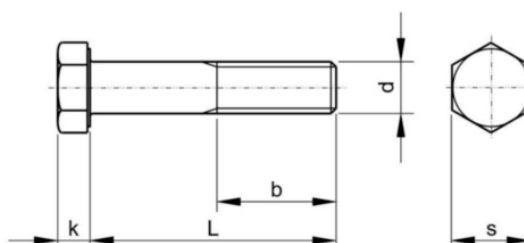

L (mm)	65
P	1.5
s	30