


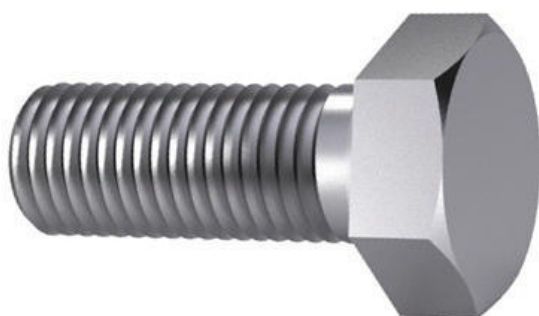

Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M24X2,00X50

Referência	04170.240.050
Marca	-
UBB	953351783568
UNSPSC	31161620
EAN	8715492122339
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	50 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica fina

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

ISO	8676
NEN	1568
NF	E25-151
DIN	961

Especificação técnica

d-D	M24
k	15
L (mm)	50
P	2
s	36

Desenho técnico

