



Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superfície 12.9 M1,4X10

Referência	07000.014.010
Marca	-
UBB	500645035634
UNSPSC	31161605
EAN	8717077053205
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M1.4
Comprimento	10 mm
Classe	12.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a
electrozincagem
destes produtos
pode causar
disfunção
hidrogénica.


Normas

ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125

Especificação técnica

b	6
d-D	M1.4
dk (max.)	2.6
Rosca total C ≤	12
k (max.)	1.4

Desenho técnico

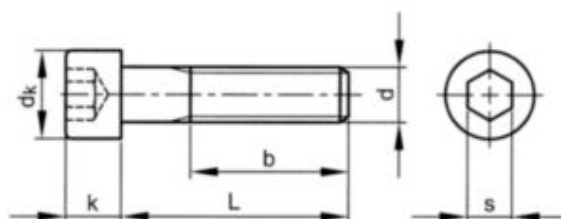

L (mm)	10
P	0.3
s	1.3