



Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superfície 12.9 M10X210

Referência	07000.100.210
Marca	-
UBB	953351884960
UNSPSC	31161605
EAN	8715492045393
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	210 mm
Classe	12.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a
electrozincagem
destes produtos
pode causar
disfunção
hidrogénica.


Normas

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1

Especificação técnica

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Rosca total C ≤	40
k (max.)	10

Desenho técnico

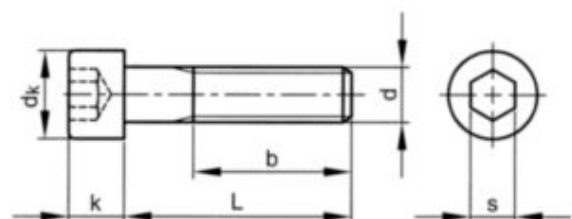

L (mm) 210

P 1.5

s 8