



Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M18X75

Referência	07015.180.075
Marca	-
UBB	500644748237
UNSPSC	31161605
EAN	8717077023376
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	75 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.


Normas

DIN	912
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241
BS	4168-1

Especificação técnica

b	48
d-D	M18
dk (max.)	27
Rosca total C ≤	65
k (max.)	18

Desenho técnico

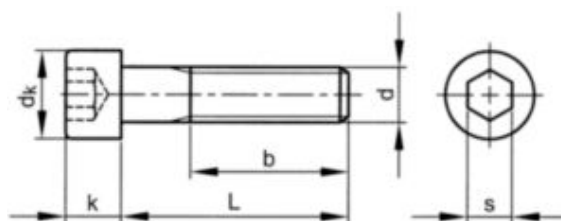

L (mm)	75
P	2.5
s	14