



Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M22X220

Referência	07015.220.220
Marca	-
UBB	500644755315
UNSPSC	31161605
EAN	8717077024083
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M22
Comprimento	220 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a
electrozincagem
destes produtos
pode causar
disfunção
hidrogénica.


Normas

DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241

Especificação técnica

b	56
d-D	M22
dk (max.)	33
Rosca total C ≤	70
k (max.)	22

Desenho técnico

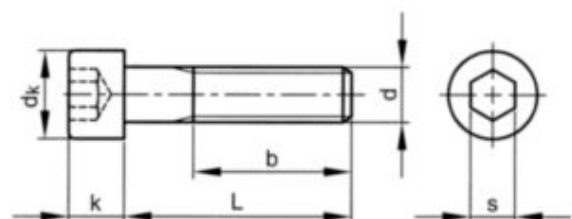

L (mm) 220

P 2.5

s 17