

## Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M24X55



Referência	07015.240.055
Marca	-
UBB	500644755802
UNSPSC	31161605
EAN	8717077024137
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	55 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Info  
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.


### Normas

NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912

### Especificação técnica

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Rosca total C ≤	85
k (max.)	24

### Desenho técnico

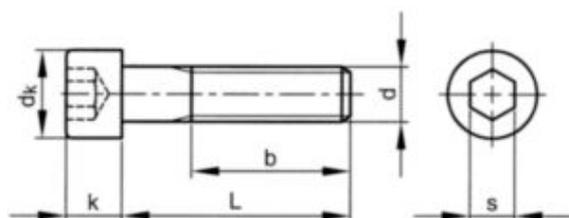

L (mm) 55

P 3

s 19

