

## Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M16X120



Referência	07021.160.120
Marca	-
UBB	500647931566
UNSPSC	31161605
EAN	8717077281172
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	120 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.


### Normas

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1

### Especificação técnica

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Rosca total C ≤	60
k (max.)	16

### Desenho técnico

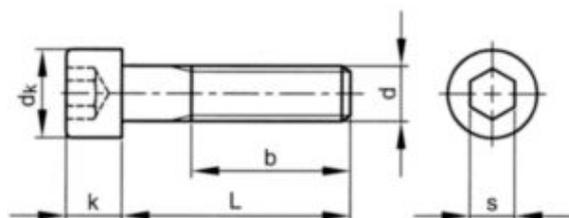

L (mm) 120

P 2

s 14