



Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X70

Referência	07021.200.070
Marca	-
UBB	500647931723
UNSPSC	31161605
EAN	8717077281196
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	70 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica
Info	O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.


Normas

DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241
NF	E25-125

Especificação técnica

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Rosca total C ≤	75
k (max.)	20

Desenho técnico

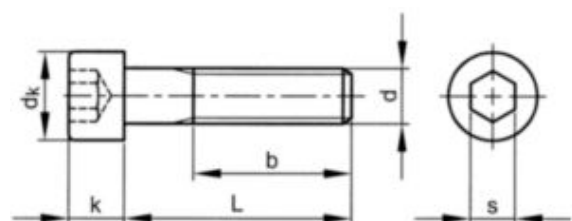

L (mm)	70
P	2.5
s	17