



Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X80

Referência	07021.200.080
Marca	-
UBB	500647931988
UNSPSC	31161605
EAN	8717077281219
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	80 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica
Info	O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.


Normas

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241
ISO	4762
NF	E25-125

Especificação técnica

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Rosca total C ≤	75
k (max.)	20

Desenho técnico

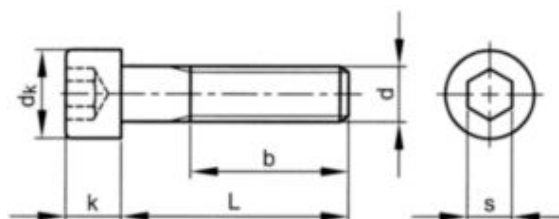

L (mm)	80
P	2.5
s	17