

Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M20X90



| | |
|------------|---------------------------|
| Referência | 07021.200.090 |
| Marca | - |
| UBB | 500647932069 |
| UNSPSC | 31161605 |
| EAN | 8717077281226 |
| Emb. de 25 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|------------------|---|
| Diâmetro | M20 |
| Comprimento | 90 mm |
| Classe | 10.9 |
| Encaixe | Sextavado interior |
| Forma da cabeça | Cabeça cilíndrica |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Direita |
| Tratamento sup. | Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc |
| Rosca | Métrica |
| Info | O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica. |


Normas

| | |
|------|----------|
| NEN | 1241 |
| BS | 4168-1 |
| NF | E25-125 |
| DIN | 912 |
| ASME | B18.3.1M |
| ISO | 4762 |

Especificação técnica

| | |
|-----------------|-----|
| b | 52 |
| d-D | M20 |
| dk (max.) | 30 |
| Rosca total C ≤ | 75 |
| k (max.) | 20 |

Desenho técnico

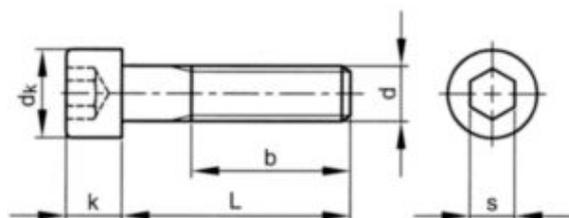

L (mm) 90

P 2.5

s 17