



Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior MF/ MEF DIN 912 Aço Sem tratamento de superfície 12.9 M16X1,50X40

Referência	07040.160.040
Marca	-
UBB	952351312402
UNSPSC	31161605
EAN	8715492054661
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	40 mm
Classe	12.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita

Tratamento sup. Sem tratamento de superfície

Rosca Métrica fina

Info Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.


Normas

NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125
ISO	12474
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

Especificação técnica

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Rosca total C ≤	60

Desenho técnico

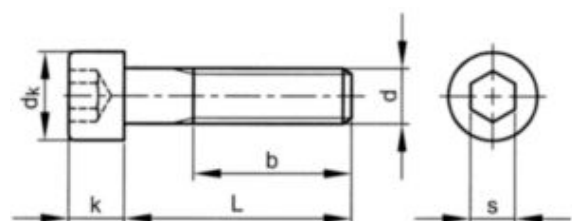

k (max.)	16
L (mm)	40
P	1.5
s	14

FABORY