


Espaçador com 2x rosca interna tipo H1200 Aço de corte Zincado M5X30X9

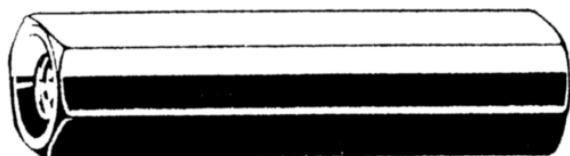

Referência	11396.050.030
Marca	-
UBB	950355642857
UNSPSC	31161816
EAN	8715492572059
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	30 mm
Material	Aço de corte
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Tipo nº.	H1200
Info	Quando $L = L\#$ o espaçador tem um rosca total.

Normas

Especificação técnica

d-D	M5
L (mm)	30
L1	9
P	0.8
s	8

Desenho técnico

