


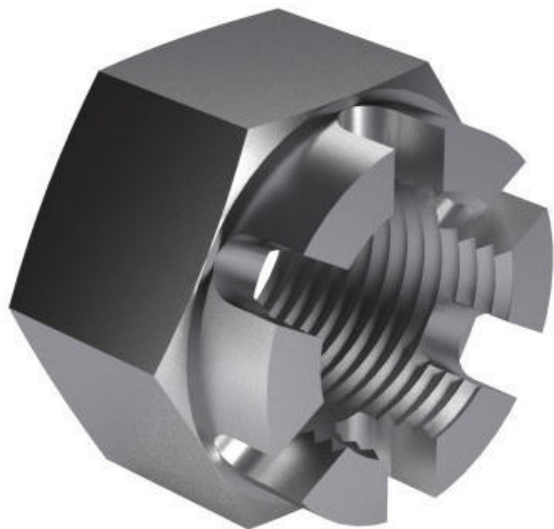

Porca castelo MF DIN 935-1 Aço Sem tratamento de superfície 6 M24X2,00

Referência	12022.240.200
Marca	-
UBB	500648183423
UNSPSC	31161707
EAN	8717077215818
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Classe	6
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica fina
Info	Valores guias para chavetas de meia-cana de acc. com DIN 94 (ISO 1234). Dependente da disponibilidade pode haver desvio das dimensões.

Normas

NEN	729
DIN	935-1

Especificação técnica

d-D	M24
m	27
n	5.5
Número de fendas	6
P	2
s	36

Desenho técnico

