


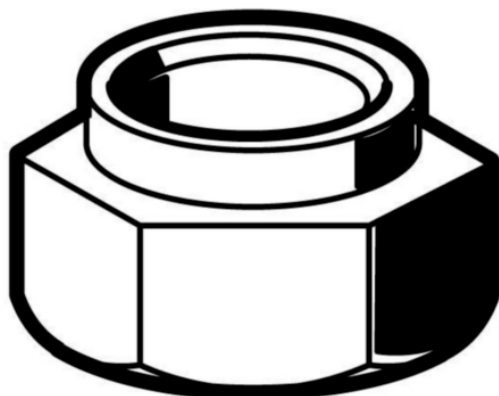

Encaixe para rebites sextavado Aço Sem tratamento de superfície M10-16SWG

Referência	12486.100.016
Marca	-
UBB	500656707428
UNSPSC	31161727
EAN	8712423014930
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Info	p = espessura material = gama de aperto

Normas

Especificação técnica

A	15.87
c	7.62
d-D	M10
d	10
Gama de aperto	16SWG
Medida do furo	15.87
s	19.05

Desenho técnico

