

Porcas de cravar passantes Aço Zincado M3X4,18X5

Referência	14422.030.005
Marca	-
UBB	500656717997
UNSPSC	31161816
EAN	8712423025950
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos


Diâmetro	M3
Comprimento	5 mm
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	Porcas de cravar são adequados para utilização em chapa de aço com uma dureza máxima de HRB70. Para chapas de aço com maior dureza, são recomendados encaixes para rebites.

Normas

Especificação técnica

C	4.18
d-D	M3
D	3.2
Medida do furo	4.2
L (mm)	5

Desenho técnico

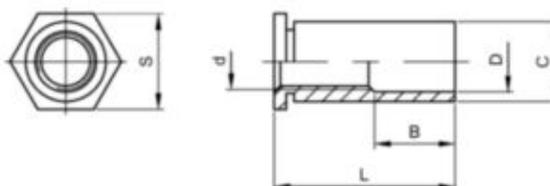

Distância mínima ao 6
bordo

ARODV

Min. rec. espessura 1
da folha

S 4.8