


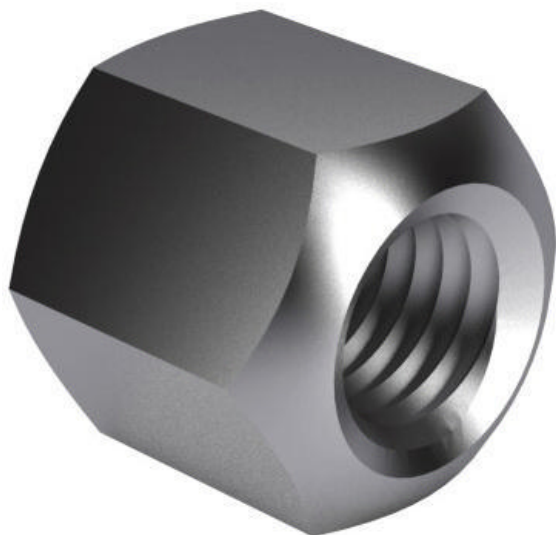

Porca sextavada DIN 6330 B Aço Zincado 10 M8

Referência	16213.080.001
Marca	-
UBB	500649007027
UNSPSC	31161727
EAN	8717077247062
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	6330-B
NEN	2307

Especificação técnica

d-D	M8
m (js15)	12
P	1.25
s	13

Desenho técnico

