


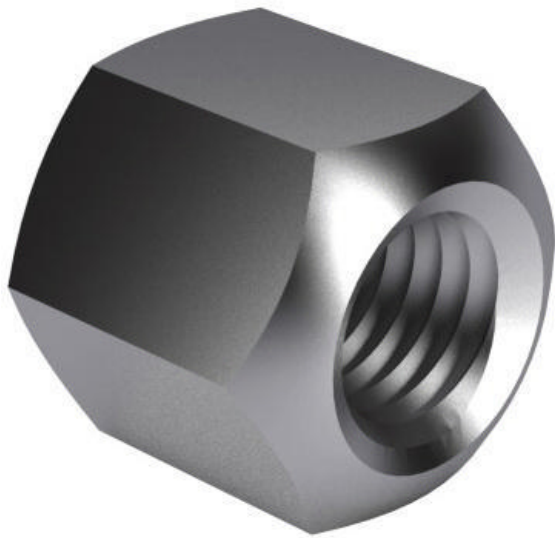

Porca sextavada DIN 6330 B Aço Zincado 10 M12

Referência	16213.120.001
Marca	-
UBB	500649007282
UNSPSC	31161727
EAN	8717077247086
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	2307
DIN	6330-B

Especificação técnica

d-D	M12
m (js15)	18
P	1.75
s	18

Desenho técnico

