


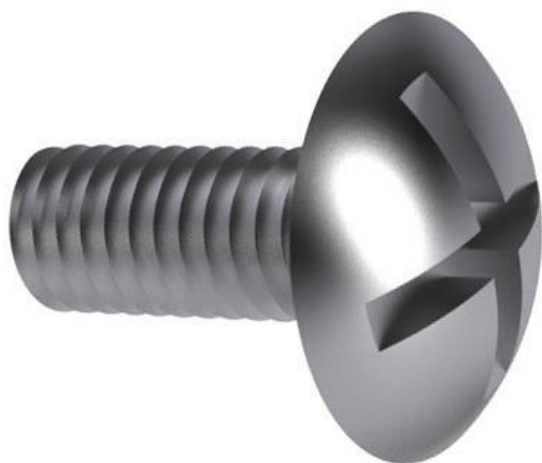

Parafuso cabeça oval dupla fenda NF ≈E25-129 Aço Zincado 4.8 M6X50

Referência 24650.060.050

Marca -

UBB 951353706413

UNSPSC 31161504

EAN 8715492638656

Emb. de 100 Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	50 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF ≈E25-129

Especificação técnica

d-D	M6
dk (max.)	14
k (max.)	4.2
L (mm)	50
n	1.6
P	1

Desenho técnico

